

85054104 MG80A 50 Hz

Lautstärke Mess-Bericht			
Lautstärke Messung gem. DIS/ISO/ 3743			
Motortyp: MG80A	Produktnummer: 85054104	Lüfterdurchmesser: D89 [mm]	
PZ: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frequenz: 50 [Hz]


Bemerkungen: Bei dem angegebenen Schalldruck handelt es sich um einen Mittelwert, der die Fertigungsschwankungen und Messungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Deshalb ist eine Toleranz von 3 dB hinzuzurechnen.

Geprüft bei:

Frequenzbereich [dB]

Haupt-Frequenz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lautstärke Pegel re: 1pW	43,9	52,3	53,3	54,9	55,9	51,3	46,3	60,6	61,1
durchschnittlicher Schalldruck at 1m re: 20 UPa	32,1	40,5	41,5	43,1	44,0	39,5	34,5	48,8	49,3

Schalldruck berechnet basierend auf ISO/DIS 11203 Methode Q2

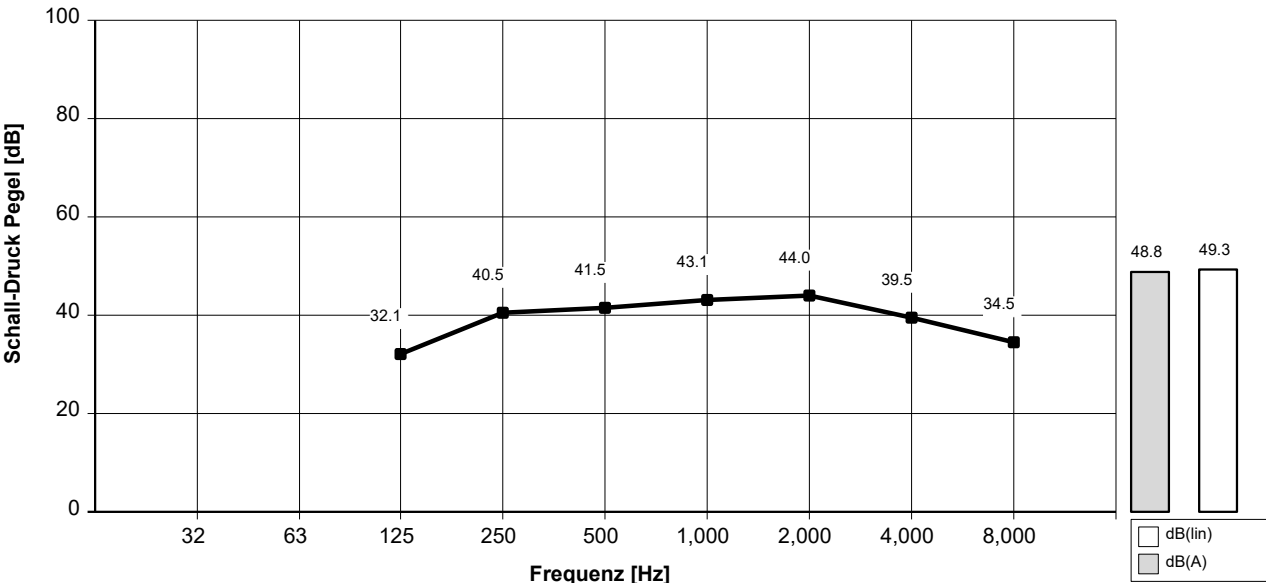

Initialen: KIR

Dateinr.: LY15640-28.09.2006