


87410001 MG160MB 50 Hz

Lautstärke Mess-Bericht			
Lautstärke Messung gem. DIS/ISO/ 3743			
Motortyp: MG160MB	Produktnummer: 87410001	Lüfterdurchmesser: D210 [mm]	
PZ: 11 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frequenz: 50 [Hz]

Bemerkungen: Bei dem angegebenen Schalldruck handelt es sich um einen Mittelwert, der die Fertigungsschwankungen und Messungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Deshalb ist eine Toleranz von 3 dB hinzuzurechnen.

Geprüft bei:

Frequenzbereich [dB]									
Haupt-Frequenz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lautstärke Pegel re: 1pW	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
durchschnittlicher Schalldruck at 1m re: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

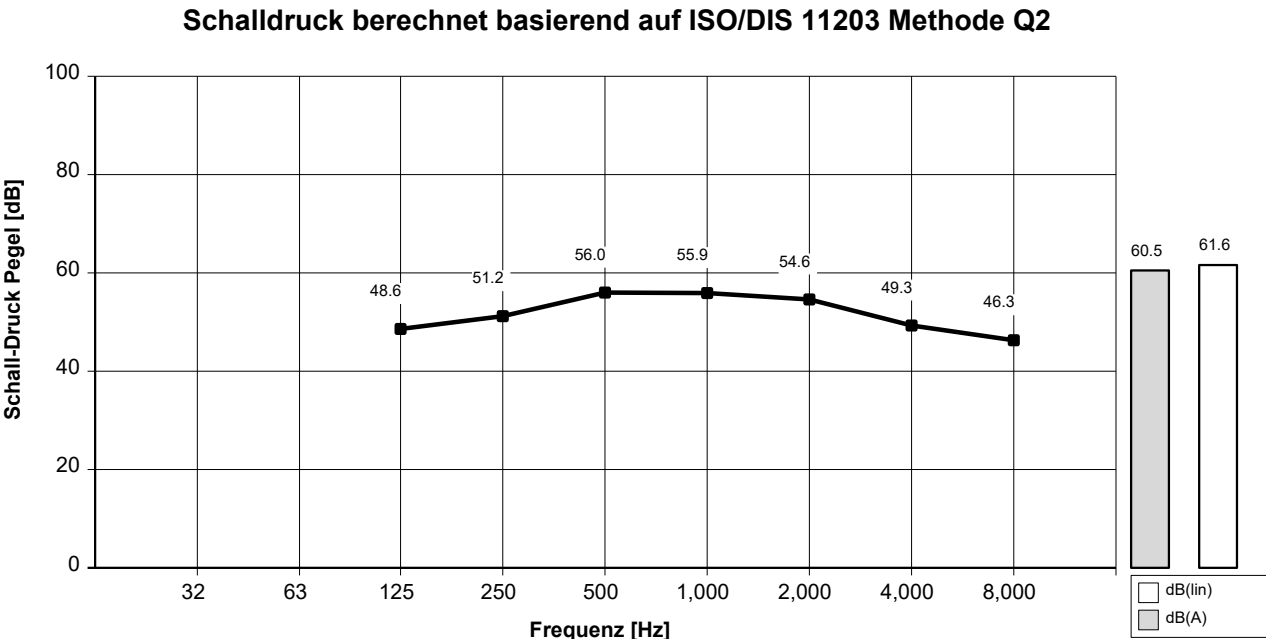

Initialen: KIR Dateinr.: LY 27.06.2008