

85903805 MG71A 50 Hz

Lautstärke Mess-Bericht			
Lautstärke Messung gem. DIS/ISO/ 3743			
Motortyp: MG71A	Produktnummer: 85903805	Lüfterdurchmesser: D89 [mm]	
PZ: 0.37 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frequenz: 50 [Hz]


Bemerkungen: Bei dem angegebenen Schalldruck handelt es sich um einen Mittelwert, der die Fertigungsschwankungen und Messungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Deshalb ist eine Toleranz von 3 dB hinzuzurechnen.

Geprüft bei:

Frequenzbereich [dB]

Haupt-Frequenz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lautstärke Pegel re: 1pW	43,6	51,6	52,4	59,1	56,1	51,2	45,5	62,2	62,4
durchschnittlicher Schalldruck at 1m re: 20 UPa	31,8	39,9	40,7	47,3	44,4	39,5	33,8	50,4	50,6

Schalldruck berechnet basierend auf ISO/DIS 11203 Methode Q2

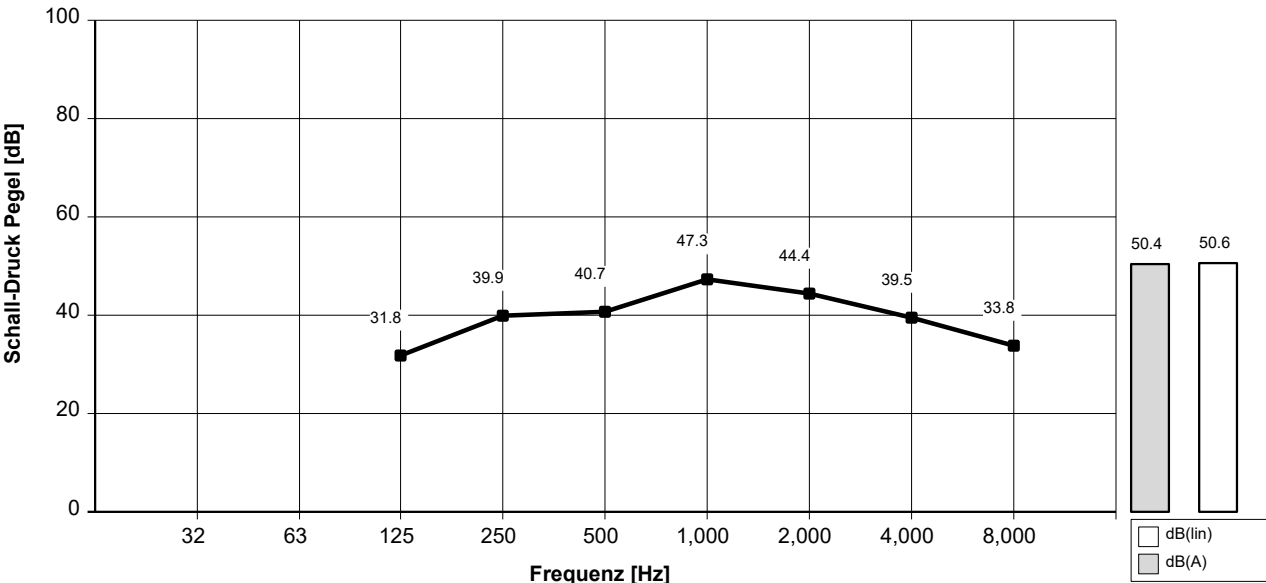

Initialen: KIR

Dateinr.: LY15607-27.09.2006