

86902238 MG90LC 60 Hz

Informe medición sonora Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG90LC Código del producto: 86902238 Diám ventil.: D128 [mm]
P2: 1.5 [kW] U: 440 [V] Polo: 4 Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	48,4	50,3	52,7	58,8	52,2	46,1	37,0	60,6	61,3
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	36,4	38,3	40,7	46,8	40,2	34,1	24,9	48,6	49,3

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2

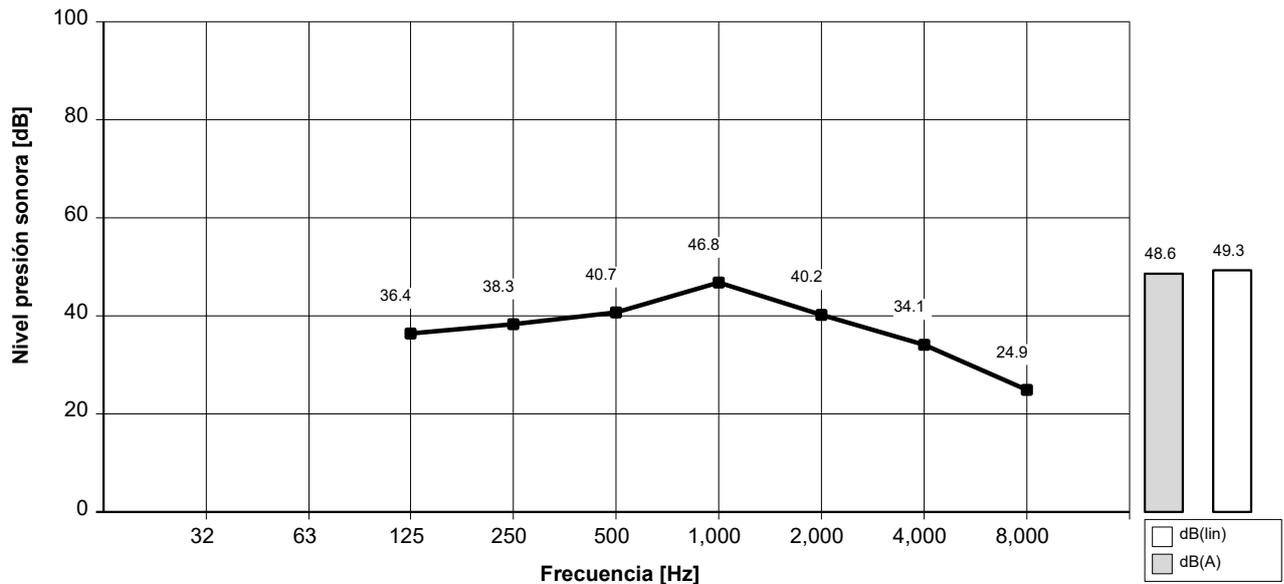

Iniciales: KIR

Archivo: LY19159-13.08.2007