


86902238 MG90LC 50 Hz

Lautstärke Mess-Bericht			
Lautstärke Messung gem. DIS/ISO/ 3743			
Motortyp: MG90LC	Produktnummer: 86902238	Lüfterdurchmesser: D128 [mm]	
PZ: 1.5 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4	Frequenz: 50 [Hz]

Bemerkungen: Bei dem angegebenen Schalldruck handelt es sich um einen Mittelwert, der die Fertigungsschwankungen und Messungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Deshalb ist eine Toleranz von 3 dB hinzuzurechnen.

Geprüft bei:

Frequenzbereich [dB]									
Haupt-Frequenz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lautstärke Pegel re: 1pW	44,1	45,8	49,6	51,5	49,4	42,6	33,9	55,2	56,1
durchschnittlicher Schalldruck at 1m re: 20 UPa	32,1	33,8	37,6	39,5	37,4	30,6	21,9	43,2	44,1

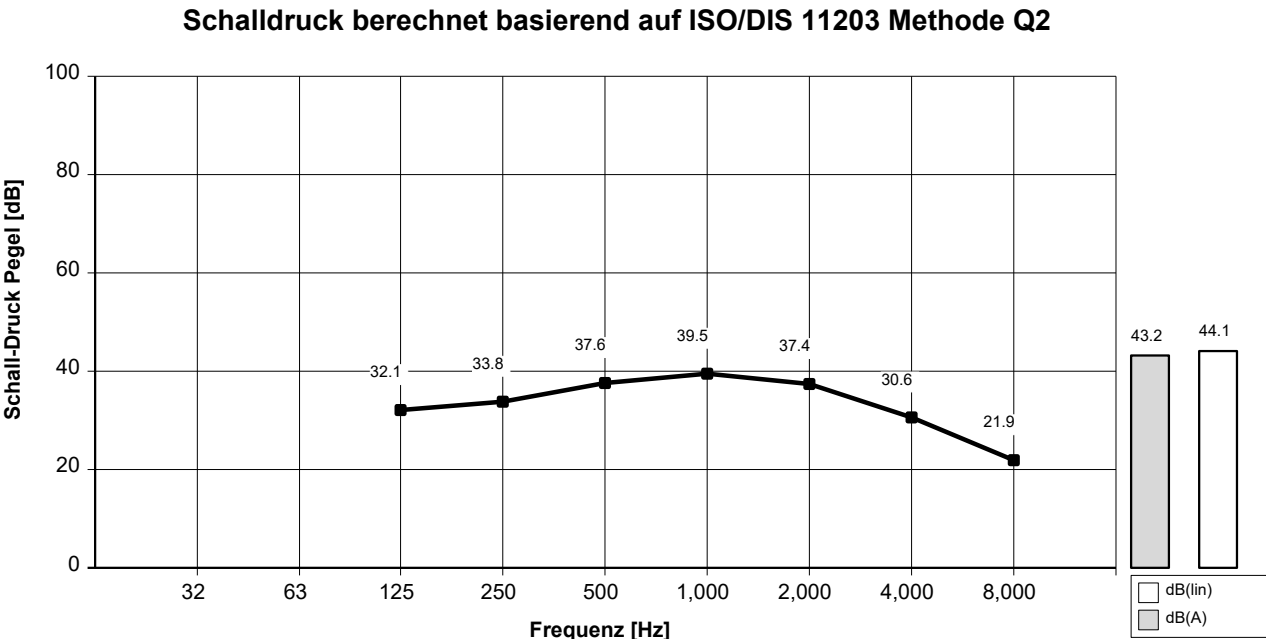

Initialen: KIR Dateinr.: LY19158-13.08.2007