

SCHNELLAUSWAHLHILFE

SOLOLIFT2-BAUREIHE

















HEBEANLAGEN



Fest installierter Einlass




 

Zusätzlicher, optionaler Einlass

	 SOLOLIFT2 WC-1	 SOLOLIFT2 WC-3	 SOLOLIFT2 D-2	 SOLOLIFT2 C-3	 SOLOLIFT2 CWC-3
 Toilette	●	●			
 Wandmontierte Toilette					●
 Urinal	○	○			○
 Waschbecken	○	○	○	○	○
 Bidet		○	○	○	○
 Dusche		○	○	○	○
 Badewanne				○	
 Waschmaschine				○	
 Küchenspüle				○	
 Geschirrspüler				○	
 Wasserenthärter				○	

HEBEANLAGEN – SCHNELLAUSLEGUNG






SOLOLIFT2 WC-1

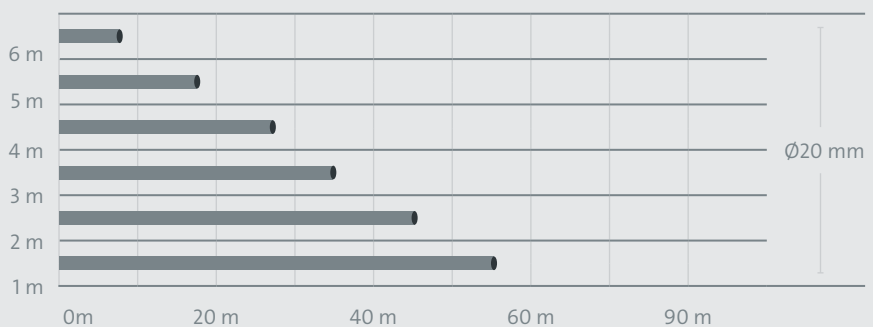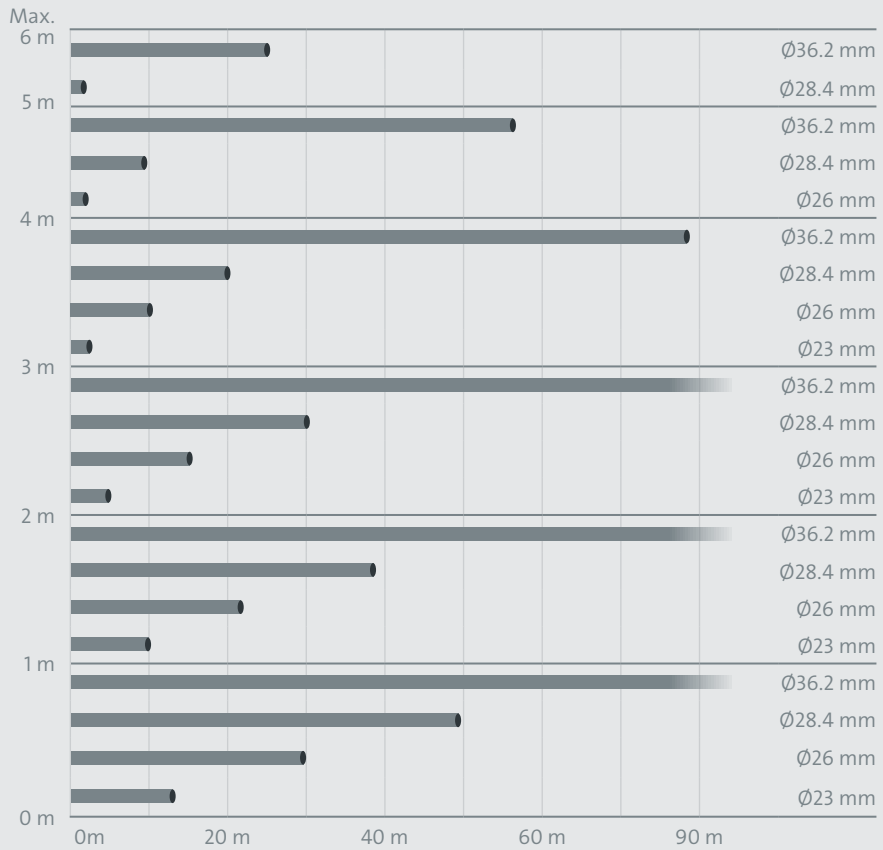

HEBEANLAGEN – SCHNELLAUSLEGUNG




 

SOLOLIFT2 WC-3

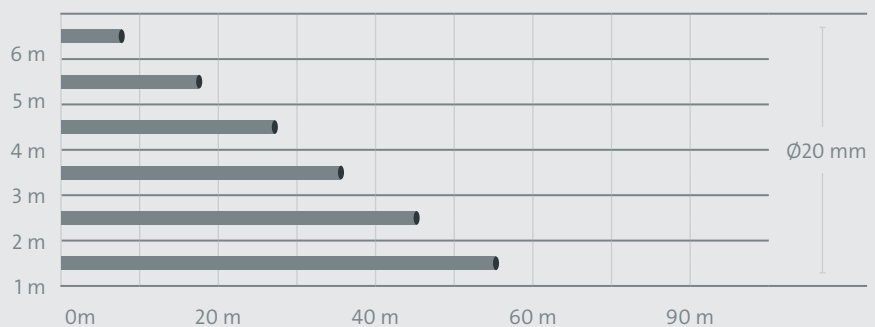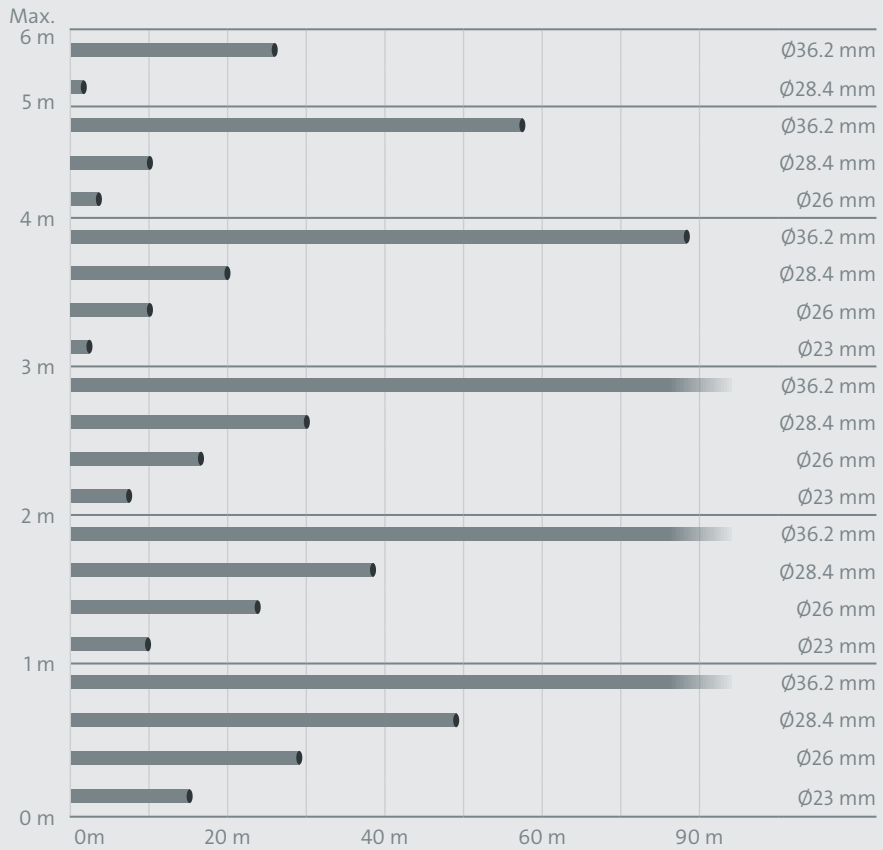

HEBEANLAGEN – SCHNELLAUSLEGUNG



 SOLOLIFT2 CWC-3

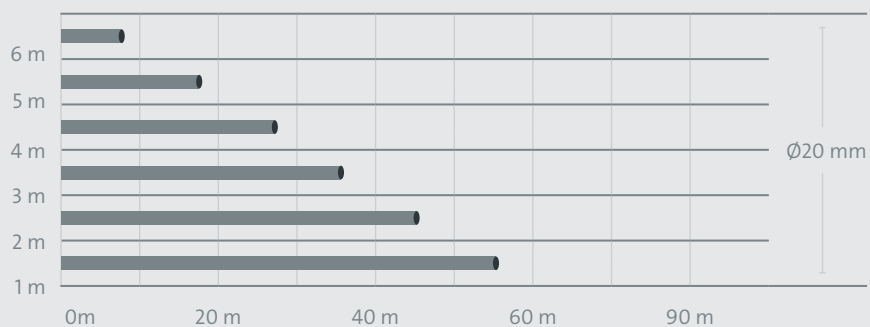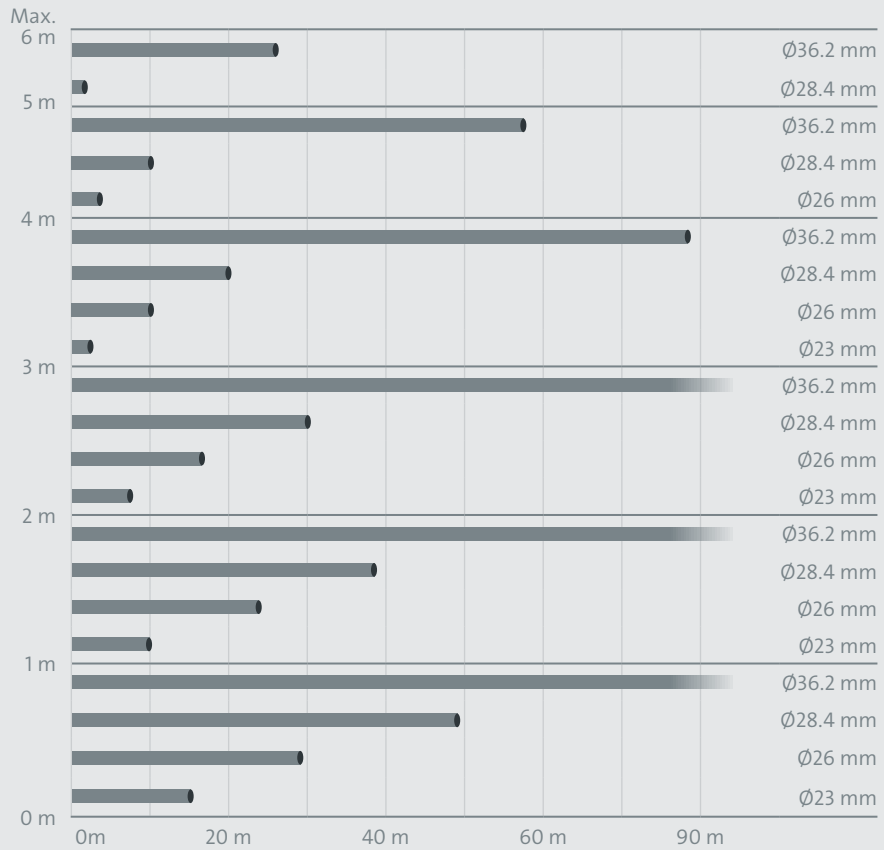

HEBEANLAGEN – SCHNELLAUSLEGUNG



SOLOLIFT2 C-3

6 m	x										Ø36.2 mm	
	30	30	9	13								Ø28.4 mm
	14	14										Ø26 mm
	4											Ø23 mm
												Ø20 mm
5 m			31	35		3						Ø36.2 mm
	54	54	2.5	4								Ø28.4 mm
	30	30										Ø26 mm
	13											Ø23 mm
	2	2.5										Ø20 mm
4 m			53	58	8	14		0.5				Ø36.2 mm
	78	78	9	11								Ø28.4 mm
	45	45	2.5	4.5								Ø26 mm
	21	21										Ø23 mm
	6.5	7										Ø20 mm
3 m			76	80	19	24		7				Ø36.2 mm
	102	102	16	18	1.5	3						Ø28.4 mm
	61	61	7	9.5								Ø26 mm
	30	30	2	2.5								Ø23 mm
	12	12										Ø20 mm
2 m			98	102	29	35		13		3		Ø36.2 mm
	126	128	23	25	5	6.5		1				Ø28.4 mm
	77	76	12	14	1	2.5						Ø26 mm
	39	39	5	5.5								Ø23 mm
	16	16	0.5	0.5								Ø20 mm
1 m			120	124	38	46		20		7		Ø36.2 mm
	150	150	30	32	9	10		3.5		0.5		Ø28.4 mm
	92	92	17	19	3.5	5		1.5				Ø26 mm
	47	47	8	8.5	1	1.5						Ø23 mm
	20	21	2.5	2.5								Ø20 mm
0 m			0.5 l/s	1 l/s	1.5 l/s	2 l/s	2.5 l/s	3 l/s				



HEBEANLAGEN – SCHNELLAUSLEGUNG



SOLOLIFT2 D-2

4 m	x				Ø28.4 mm
	6				
3 m		24			Ø28.4 mm
	22	0,1			Ø20 mm
2 m		47	3		Ø28.4 mm
	37	4.5			Ø20 mm
1 m		71	10		Ø28.4 mm
	52	9,5			Ø20 mm
0 m	0.25 l/s	0.5 l/s	1 l/s	1.5 l/s	